
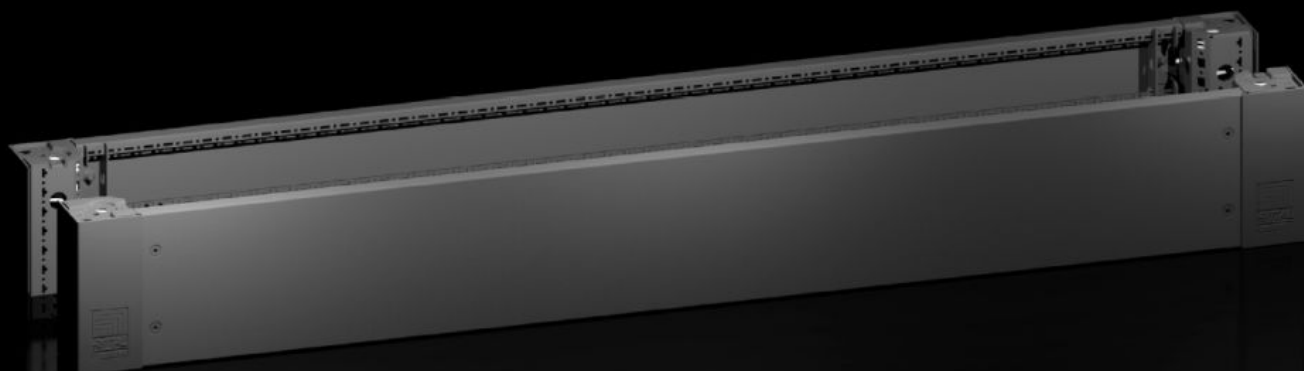


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

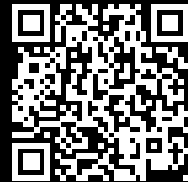

VX 8640.026

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.026 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

品番	VX 8640.026
製品説明	エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベースサイド部：鋼板製 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む

Features

注記：	ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法：	高さ: 200 mm
適用	幅: = 1,600 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
質量/パック	14.9 kg
1パック	2 個
純質量	14.64
総質量	14.84
関税率番号	94039910
EAN	4028177958906
E-Number Sweden	E3465374
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA