


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

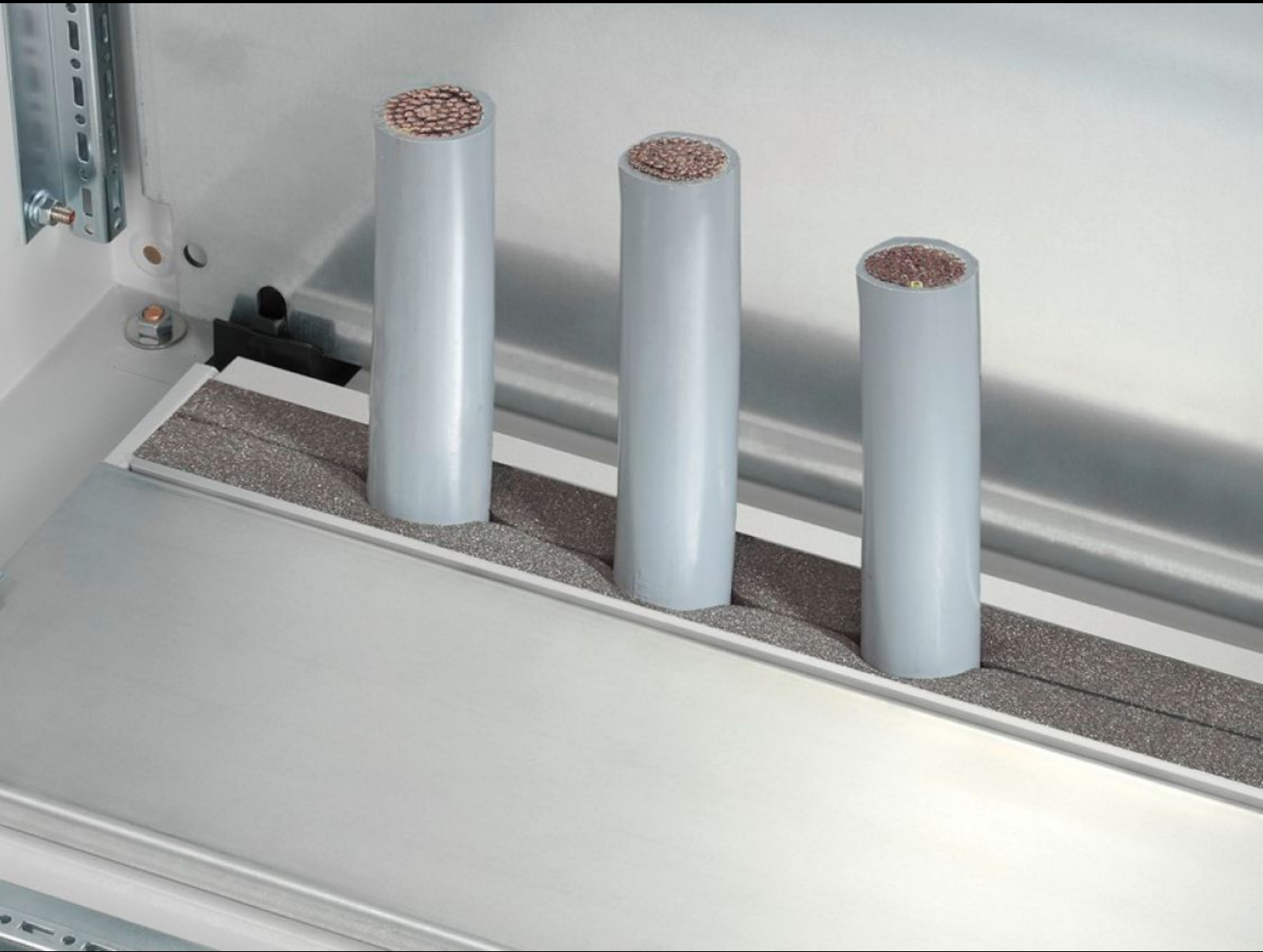

**TS 8802.065**

**ケーブル引き込み用フレーム、リア**

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.065 - ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

床の開口部に直接差し込む。

## Features

品番	TS 8802.065
製品説明	ボトム開口部のケーブル引き込み部のシーリングに使用します。
メリット	断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。 マウンティングプレートをいちばん後ろの取り付けポジションに取り付けた場合は、ケーブルを大きく曲げることなく、直接引き込むことが可能になります。
仕様	フォームラバーケーブルシール：断面：30 x 25 mm
用途	ボトム開口部/ボトムトレイおよびグランドプレートに直接留めま す。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル フォームラバーケーブルシール：ポリウレタンフォーム
同梱品	差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記：	幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足りませ エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2 箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm エンクロージャータイプ: TP
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)

# Features

---

1パック	2個
------	----

---

質量/パック	0.21 kg
--------	---------

---

純質量	0.208
-----	-------

---

総質量	0.21
-----	------

---

関税率番号	73269098
-------	----------

---

EAN	4028177496354
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002624
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189265
------------	----------