


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

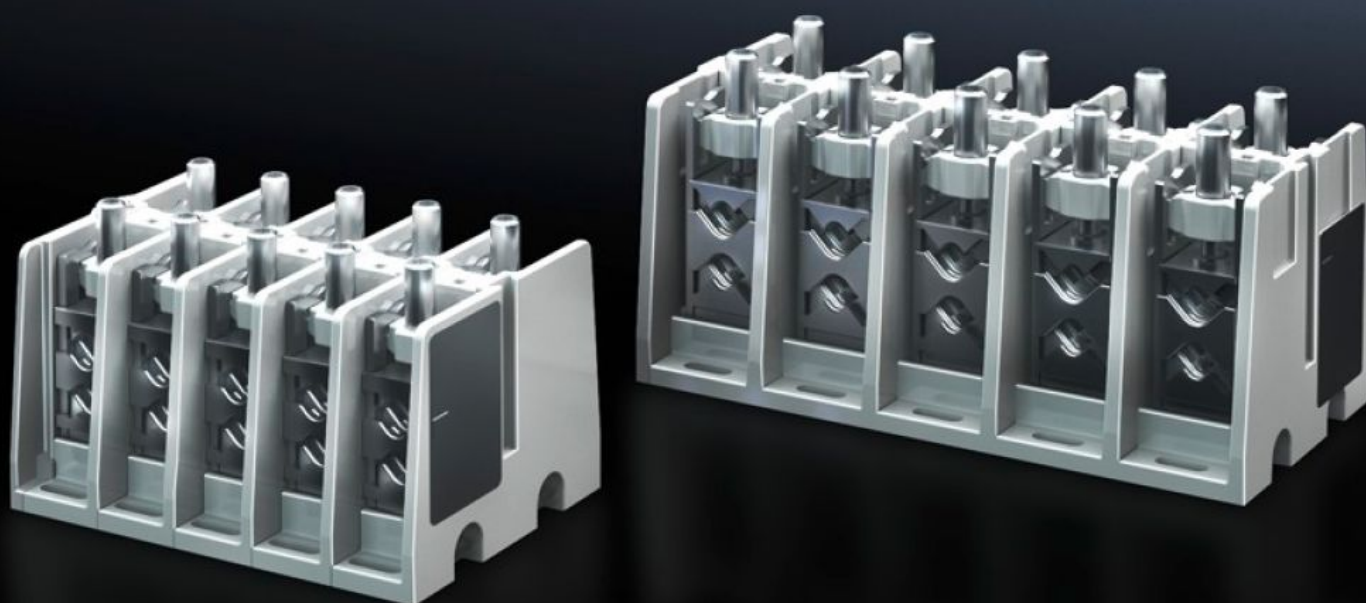

## SV 9666.350

## 接続端子ブロック

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.350 - 接続端子ブロック

銅導体やアルミ導体あるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

## Features

品番	SV 9666.350
製品説明	銅導体およびアルミ導体の接続に使用します。銅フレックスバーあるいは、圧着スリーブ付き単線および撚線の導線用。
材質	熱硬化性プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ターミナルブロックをカバーするには、接触防止モジュール 9666.020 が必要になります
定格電流 最大	400 A
極数	5 極
丸型ケーブルの接続サイズ	50 - 240 2 x 25 - 120
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	25 x 21 mm
1パック	1 個
質量/パック	5.2 kg
純質量	4.807
総質量	5.08
関税率番号	39211900
EAN	4028177676336

# Features

---

ETIM 7.0	EC001900
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書