


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

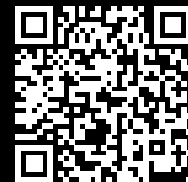

**CS 9791.035**

**アウトドアウォール型キャビネット**

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.035 - アウトドアウォール型キャビネット

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。

## Features

品番	CS 9791.035
製品説明	壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
材質	キャビネットおよびマウンティングプレート：アルミニウム (AlMg3) ドアと内側ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
表面	ハウジング：静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035
同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み マウンティングプレート、グラウンドプレートおよび安全ロック付き 内側ハウジング マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタット または湿度センサー用 外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリティロック3524 Eを装備 リアパネルにCレール 2本
寸法：	幅: 530 mm 高さ: 700 mm 奥行: 265 mm

# Features

---

内法	内法幅: 440 mm 内法高さ: 545 mm 内法奥行き: 195 mm
----	--

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	430 mm x 535 mm
------------------------	-----------------

---

内側エンクロージャー	幅: 460 mm 高さ: 565 mm 奥行: 220 mm
------------	---------------------------------------

---

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2
-----	---------------------------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
-------------------------	-------

---

注記:	納期についてはお問合せ下さい
-----	----------------

---

基材	アルミニウム
----	--------

---

1パック	1 個
------	-----

---

質量/パック	14.86 kg
--------	----------

---

純質量	16.625
-----	--------

---

総質量	17.5
-----	------

---

関税率番号	94032080
-------	----------

---

EAN	4028177193710
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Approvals

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書