


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

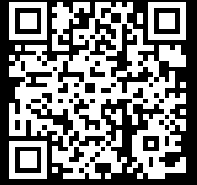

TE 7888.944

분배 랙

상태: 2024. 9. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.944 - 분배 랙 개방형 TE 8000

조립하고 설치할 때 모든 측면에서 최적의 접근성을 위해.

특징

| | |
|---------------------------------|--|
| 주문 번호 | TE 7888.944 |
| 장점 | 조립 및 설치 시 모든 측면에서 최적의 접근성 개방형 제작 방식으로 인해 기류 막힘이 전혀 없음 장착 레벨 사이의 간격은 자유롭게 조절 가능 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| Basic color | RAL 7035 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 전면 및 후면 19" (482.6mm) 장착 레벨이 있는 자가 지지방식 장착 프레임 루프 플레이트, 케이블 정리기 수용을 위해 마련됨 폭에 개별 설치를 위한 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 2개가 있는 개방형 베이스 프레임 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 양쪽에 브러시 스트립이 있는 루프 플레이트 |
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,000 mm |
| 높이 단위 | 42 U |
| 높이 단위 | 42 U |
| 전/후면 19" (482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간 | 80 mm / 130 mm |

특징

| | |
|-----------------|---------------|
| 레벨 간격(납품 시 상태) | 745 mm |
| 부하량 | 7,000 N |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 중량/개수 | 49 kg |
| 순 중량 | 55 |
| 총 무게 | 59.5 |
| EAN | 4028177801332 |
| E-Number Sweden | E7282510 |
| ETIM 7.0 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |