


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

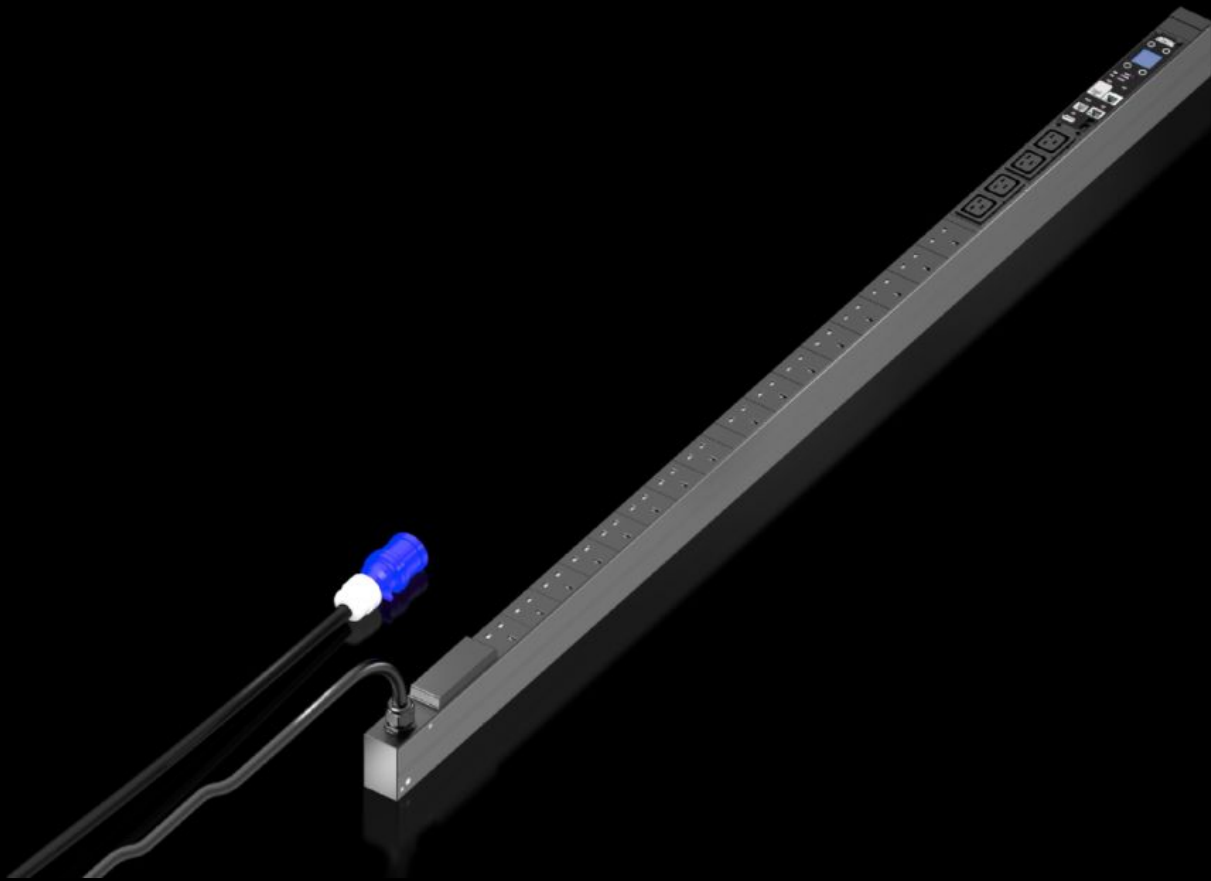

DK 7979.821 PDU UK, 미터 버전

상태: 2024. 9. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.821 - PDU UK, 미터 버전

배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.

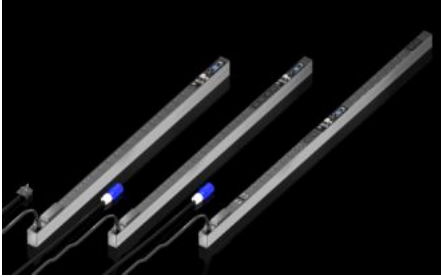

특징

주문 번호	DK 7979.821
버전	버전 19"
제품 설명	IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이 엔드 배전 시스템. 버전에 따라 에너지 측정과 모니터링을 위한 광범위한 관리 기능이 있음.
장점	공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트 절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
기술 사양	위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색) 콤팩트 회로 차단기(16A - 칼링형)
Product modification	최소 주문량 5개
재료	알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅 슬롯: 플라스틱
제공 범위	조립 부품
옵션	상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능 주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
치수	폭: 44 mm 깊이: 70 mm 길이: 1,295 mm

특징

콘센트 개수 및 유형	16 x BS 1363
콘센트	16 x BS 1363
정격 전류(최대)	13 A
정격 출력	3 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	UK
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로저 프레임: $\geq 1,800$ mm 인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: $\geq 1,800$ mm
포장 단위	1 개
관세 번호	85369095
EAN	4028177948624
ETIM 8	EC002762
ETIM 7.0	EC000330

특징

ECLASS 8.0

27142604

승인

승인

TÜV

설명

적합성 인증