


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

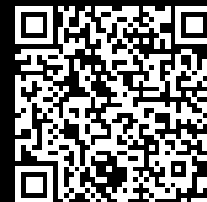

undefined 1.513.1601.14 Polyamide fitting W

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.513.1601.14 - Polyamide fitting W

Elleboogfitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling

Funcities

Bestelnr.	1.513.1601.14
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005 RAL 9005
Afmetingen	Hoogte: 32,5 mm Lengte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Sleutelwijdte	27 mm
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
Suitable for Polyamid hose DN	17 mm
Geschikt voor Ø	30 mm
Leveringseenheid	25 st.
Gewicht/VE	0,932 kg
Douanetariefnummer	39174000
EAN	4033878423202