


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

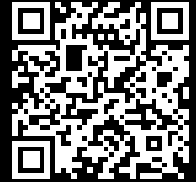

HD 2410.130 Kabelwartel HD

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.130 - Kabelwartel HD

Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.)

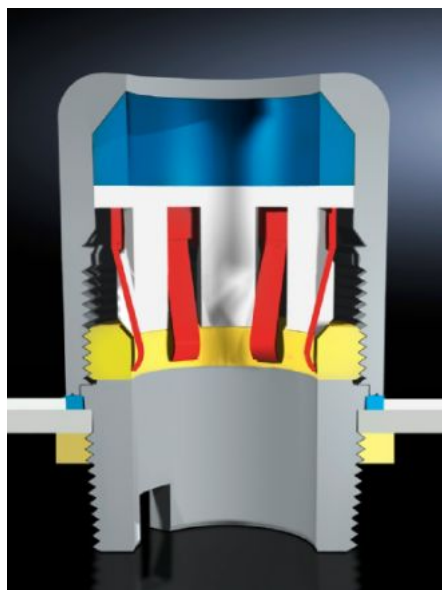

Functies

Bestelnr.	HD 2410.130
Uitvoering	EMC
Voordelen	Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden	Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie
Materiaal	Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600
Afmetingen	Schroefdraad: M25 x 1,5
Voor kabel-Ø	12 - 17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 68 (5 bar, 30 min.)

Leveringseenheid 5 st.

Gewicht/VE 0,55 kg

Nettogewicht 0.55

Brutogewicht 0.581

Douanetariefnummer 73181900

EAN 4028177552166

E-Number Sweden E1703739

ETIM 7.0 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring