


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

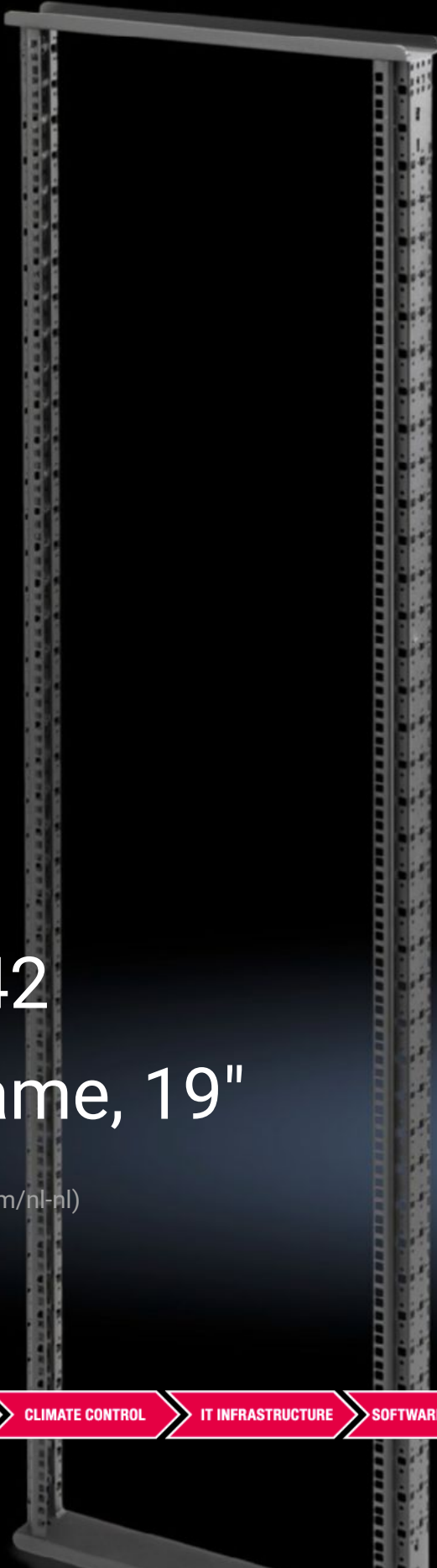

## DK 5501.242 Montageframe, 19"

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.242 - Montageframe, 19" voor TS, TS IT

Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19")-niveau, het gelaste 482,6 mm (19")-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.

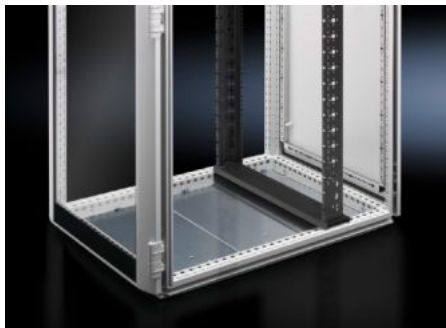

## Funcities

Bestelnr.	DK 5501.242
Product omschrijving	Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Grondlak
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	38 HE
Inbouwpositie	voor
Belastbaarheid	Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking	Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten

# Funcities

---

Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	13 kg
Nettogewicht	9.75
Brutogewicht	11.75
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177716537
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261