


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

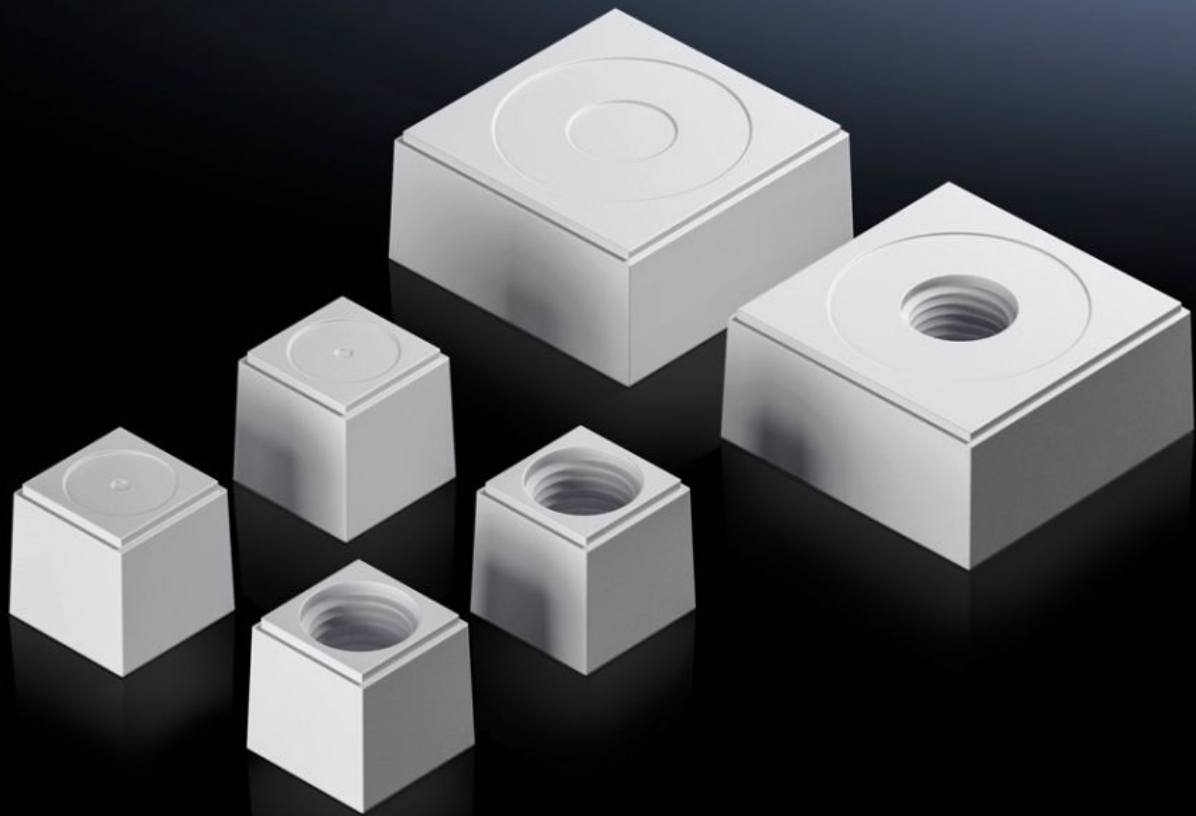

# AX 2580.010

## Tätningssinsats

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.010 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

## Features

Art. nr.	AX 2580.010
Utförande	Tätningsinsats, liten
Produktbeskrivning	De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X endast för inomhusbruk
För kabeldiameter	10 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Vikt/förp.	0,06 kg
Nettovikt	0.05
Bruttovikt	0.063
Tullvarukod	40082900
EAN	4028177939691
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)