


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

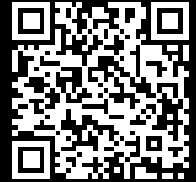

## VX 5303.134

## Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2024-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.134 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, IP 55, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor i utförande Standard, med olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

## Features

Art. nr.	VX 5303.134
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg	Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Inre utbyggnad: RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 482,6 mm (19")-profilskenor Takplåt, 1-delad, stängd Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten Ihopbyggnadstättning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 800 mm

# Features

Höjdenheter	24 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	framtill och baktill
Profilavstånd (vid leverans)	520 mm
19"-fastsättning	fastskruvad vid tvärstaget upptill och nedtill
Utförande	Standard
Utförande tak	1-delad, stängd
Construction rear door	Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Construction front door	Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor	19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv	Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Utförande 19"-plan	framtill och baktill
Construction position mounting angles	19"-plan framtill och baktill
Belastning	8 000 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416	8 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstättning eller fastskruvade sidogavlar
IK-kod	IK08
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	90,8 kg
EAN	4028177944855
E-Number Sweden	E7282599
ETIM 7.0	EC002499

# Features

---

ECLASS 8.0

27180207

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Certificates

Negative Certificate  
Ytbehandling  
Kapslingsklass

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK