


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

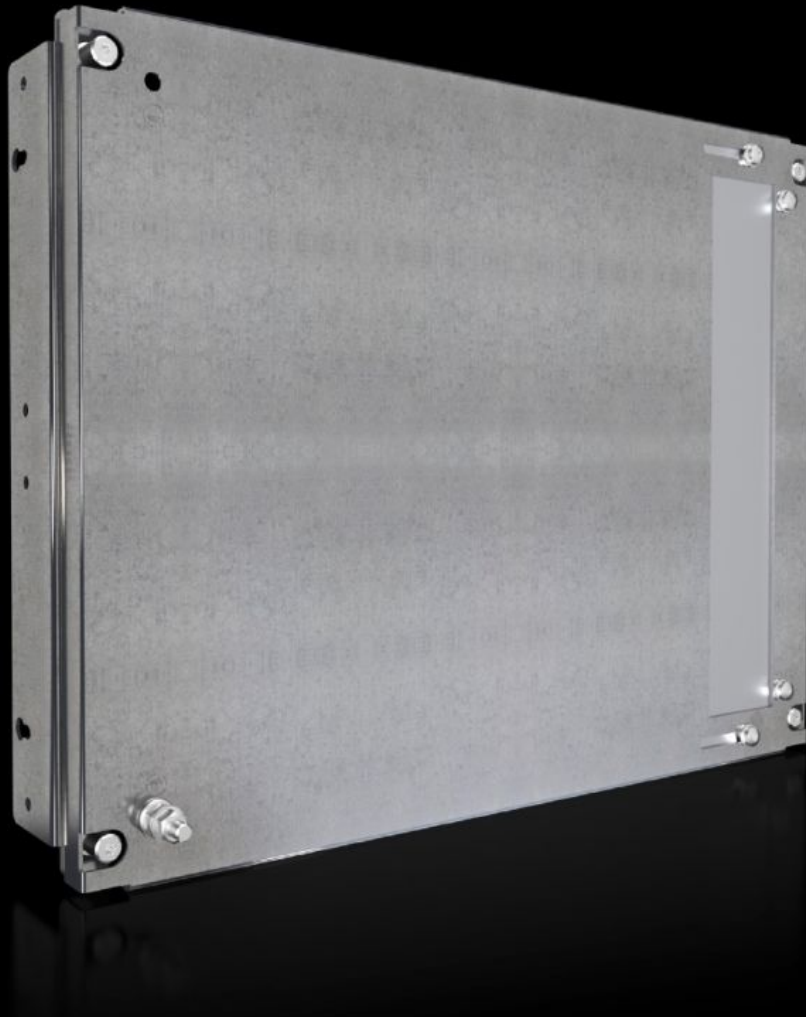

## SV 9683.564 Delmontageplåt

State: 2025-02-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.564 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

## Features

Art. nr.	SV 9683.564
Utförande	med genomföring av isoleringsmaterial
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	400 mm
Dimension	Bredd: 502 mm Höjd: 393 mm
Passar för	Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4.2
Bruttovikt	4.7
PCF per pack (cradle-to-gate)	17,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177935075
ETIM 9	EC001900

# Features

---

ECLASS 8.0

27400613

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK