


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

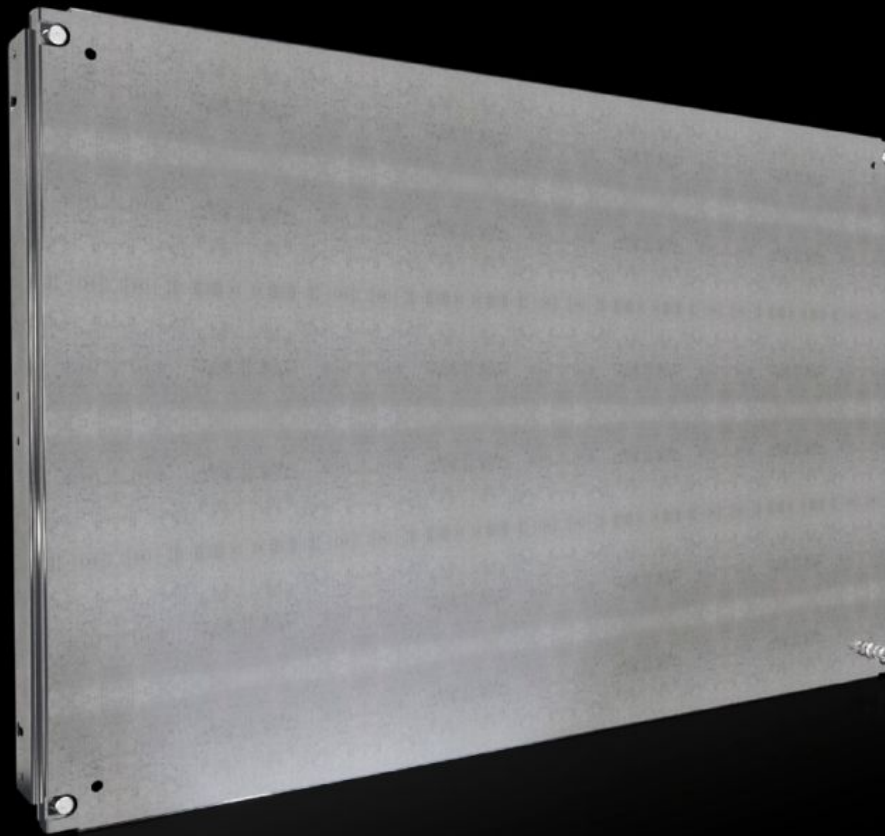

SV 9683.606 Delmontageplåt

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.606 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Features

Art. nr.	SV 9683.606
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	600 mm
Dimension	Bredd: 902 mm Höjd: 593 mm
Passar för	Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	11,5 kg
Nettovikt	10
Bruttovikt	11.5
PCF/PU (cradle-to-gate)	43,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177935242

Features

ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
	Konformitetsförklaring UK