


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

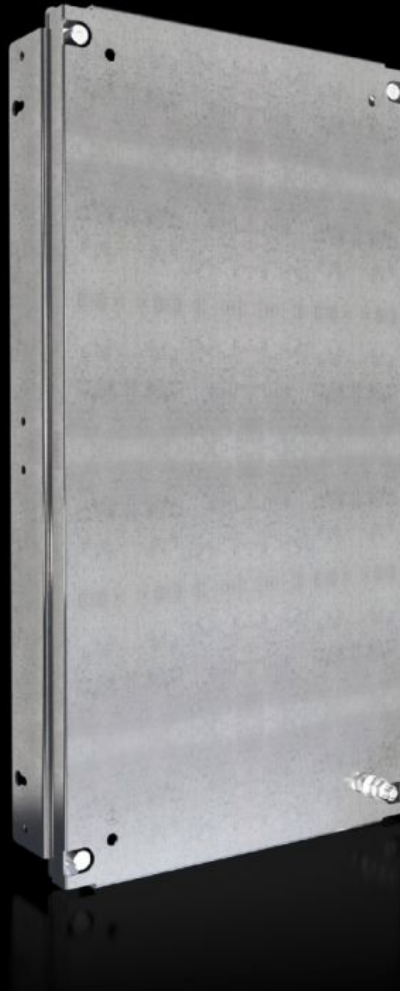

## SV 9683.646 Delmontageplåt

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.646 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

## Features

Art. nr.	SV 9683.646
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	600 mm
Dimension	Bredd: 302 mm Höjd: 593 mm
Passar för	Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	5,28 kg
Nettovikt	4.58
Bruttovikt	5.28
PCF/PU (cradle-to-gate)	20,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177935228

# Features

---

ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
	Konformitetsförklaring UK