

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.285

Montážní rám, 482,6 mm (19")

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.285 - Montážní rám, 482,6 mm (19") pro TS, TS IT

Pro vybavení přední a zadní roviny 482,6 mm (19"), svařovaný montážní rám 482,6 mm (19") lze upevnit zcela variabilně z hlediska hloubky.

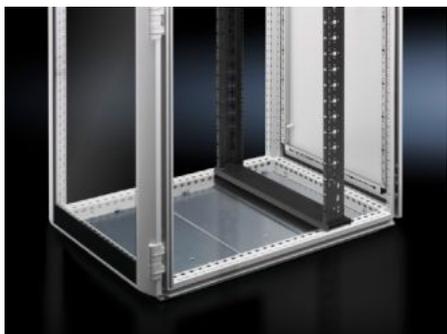

Features

Obj. č.	DK 5501.285
Popis výrobku	Svařovaný 482,6 mm (19") montážní rám pro integraci jedné palcové roviny v rámové konstrukci TS. Profilování analogicky s TS IT pro plnou kompatibilitu systémů, včetně montáže bez použití nářadí. Upevnění s přestavitelnou hloubkou mezi střešním a podlahovým rámem. Jednotlivé výškové moduly jsou obousměrně číslované. Montážní rám vpředu, připravený na integraci pro kabelový management a Dynamic Rack Control (RFID), montážní rám vzadu pro prostorově úspornou integraci napájecí lišty PDU, po obou stranách prostor Zero-U.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Základní barva
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly	47 U
Montážní poloha	vzadu
Zatížitelnost	Statická zátěž až 15000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19") montážních rámech, v plné zástavbě.

Features

Poznámka	Vnější montážní rovina rámové konstrukce skříně zůstává zachována pro další vybavení, po celém obvodu lze umístit přepážky z ventilačních usměrňovacích plechů
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT Šířka: 600 mm Výška: 2.200 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	15 kg
Netto hmotnost	12
Brutto hmotnost	15
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177716506
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261