


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

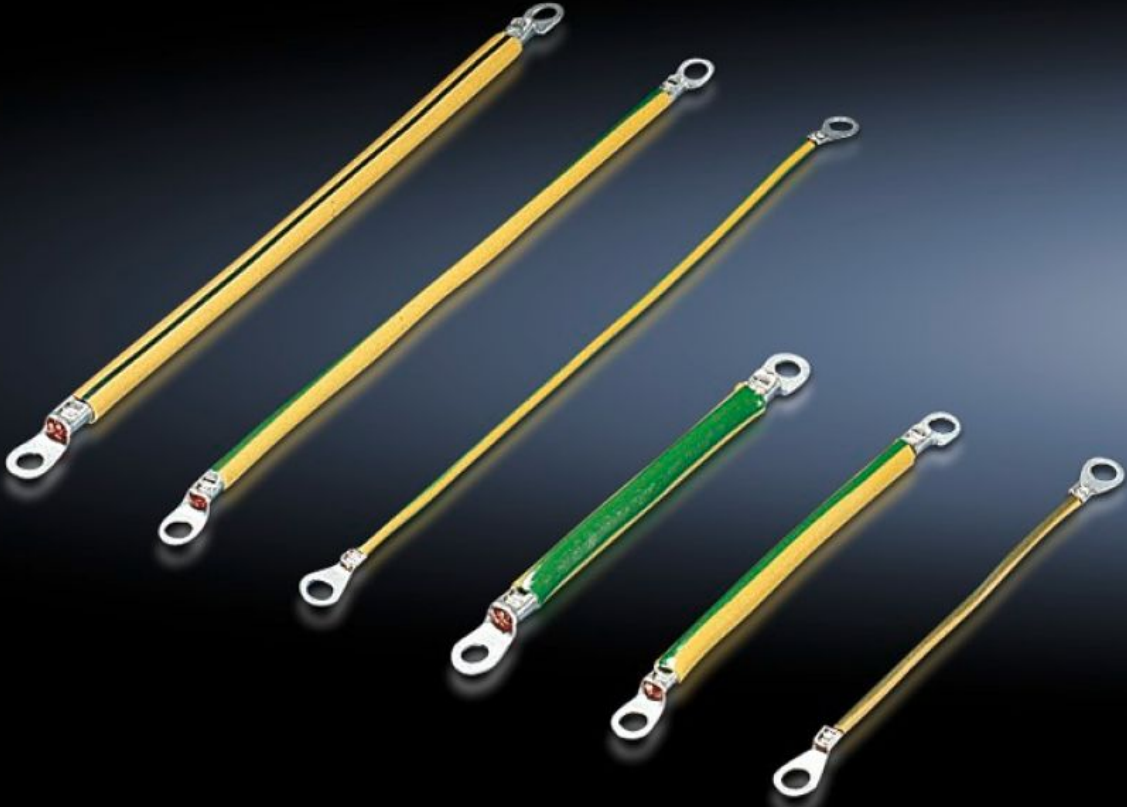

## SZ 2569.000

## Topraklama şeritleri

Durum: 19.10.2024 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2569.000 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama baęlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



## Özellikleri

Model No.	SZ 2569.000
Ürün açıklaması	Kusursuz baęlantı saęlayan güvenli topraklama baęlantısının yapılabilmesi iin.
Fayda	M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluęu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir
Enine kesit	25 mm <sup>2</sup>
Baęlantı	M8 – M8
Montaj seenekleri	Baęlantı seenekleri AX: Kapı/kapak M8, gövde M8, montaj plakası M8 VX Baęlantı seenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriř plakası M8
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın.
Ölüler	Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet	5 adet
Aęırlık/ambalaj	0,46 kg
Net aęırlık	0.39
Brüt aęırlık	0.436
Gümrük tarifesi numarası	85444290

# Özellikleri

---

EAN	4028177027978
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000839
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000839
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27062302
------------	----------